
 
 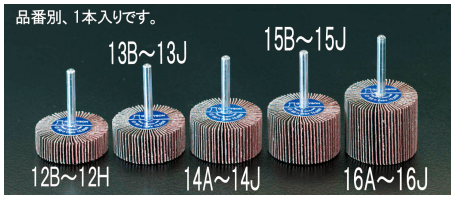


品番：EA819AE-12H

品名：#240 50x15mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	615円(税抜) / 677円(税込)		
カタログ価格	615円(税抜) / 677円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/04/26 23:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨のなかでも最も研磨の細かいのが
フラップホイールです。
● 研磨面の凹凸(深さや角度の制御等)
● 研磨面の粗らじり(じり)と共に、
鋼材等→一般鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、
炭素鋼、アルミニウム、チタン、
銅、プラスチックの他

仕様

軸径	6mm	直径	50mm
高さ	15mm	最大回転数	15000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#240	入数	1本入り
軸長	約38mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.