
 


品番：EA819AE-13H

品名：#240 50x20mm/6.0mm軸 フラップホイール

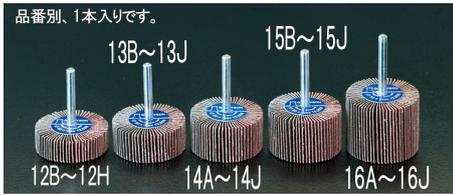

販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/08/20 15:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0978ページ		

 


フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨のなかでも最も研磨の細かいのが
フラップホイールです。
● 研磨面の凹凸(深さや角度の制御)
● 研磨面の磨き残り(ひじり)を、
磨きやすい状態に保つ。
● 研磨面、アルミ、ステンレス鋼、
炭素鋼、アルミニウム、銅、
鋼、プラスチック等。

仕様

軸径	6mm	直径	50mm
高さ	20mm	最大回転数	15000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#240	入数	1本入り
軸長	約38mm		

代替品

	品番 EA819AE-12H コメント 価格・仕様ご確認下さい。
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.