
 


品番：EA819AE-15D

品名：#100 50x30mm/6.0mm軸 フラップホイール

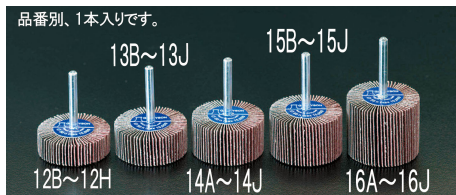

販売価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
カタログ価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
在庫数	最新在庫: 33 (2026/04/26 23:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		




フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨のなかでも最も研磨の細かいのが
フラップホイールです。
● 研磨面の凹凸(深さや形状の制御等)
● 研磨面の粗らび(ひじり)を、
細かす(平滑化)する。
● 表面を、アルミ、ステンレス鋼、
炭素鋼、アルミニウム、銅、
鉄、プラスチックの他、

仕様

軸径	6mm	直径	50mm
高さ	30mm	最大回転数	15000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#100	入数	1本入り
軸長	約38mm		

代替品

	品番 EA819AE-14D コメント
--	------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.