
 


品番：EA819AE-16H

品名：#240 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール

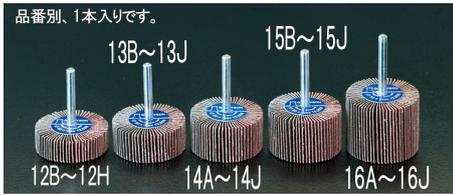

販売価格	885円(税抜) / 974円(税込)		
カタログ価格	885円(税抜) / 974円(税込)		
在庫数	最新在庫: 61 (2025/08/20 15:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0978ページ		



**フラップホイール**  
あらゆる素材の表面研磨に対応。  
研磨のなかでも最も研磨の細かいのが  
フラップホイールです。  
● 研磨後の磨き(逆引き)や研磨の抑制等)  
● 高硬度の磨き(りじ)とりに、  
鋼材(鉄、鋳鉄、ステンレス鋼、  
炭素鋼、アルミニウム、チタン、  
銅、プラスチック)の磨

### 仕様

軸径	6mm	直径	50mm
高さ	40mm	最大回転数	15000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#2400	入数	1本入り
軸長	約38mm		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.