


品番：EA819AE-5D

品名：#100 30x10mm/6.0mm軸 フラップホイール

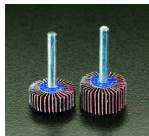

販売価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2026/04/26 21:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨のなかでも最も研磨の細かいのが
フラップホイールです。
● 研磨面の凹凸(深さや形状の制御等)
● 研磨面の磨き残り(ひじり)とくに、
鋼材(特に一般鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、
炭素鋼、アルミニウム、チタン、
銅、プラスチック)等

仕様

軸径	6mm	直径	30mm
高さ	10mm	最大回転数	25000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#100	入数	1本入り
軸長	約37mm		

特に狭いところに

代替品

	品番 EA819AE-5E コメント #120
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.