


品番：EA819AE-6D

品名：#100 30x15mm/6.0mm軸 フラップホイール

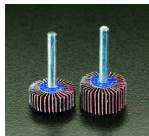

販売価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
カタログ価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2026/04/26 21:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール  
あらゆる素材の表面研磨に対応  
研磨のなかでも最も研磨の細かいのが  
フラップホイールです。  
● 研磨面の凹凸(深さや形状の制御)  
● 研磨面の磨き残り(ひじり)をなくし、  
滑らかな一面(鏡面、鏡映、ステンレス鏡、  
鏡面研磨、アルミニウム、チタン、  
銅、プラスチック)の仕上げ

### 仕様

軸径	6mm	直径	30mm
高さ	15mm	最大回転数	25000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#100	入数	1本入り
軸長	約37mm		

特に狭いところに

### 代替品

	品番 EA819AE-6E コメント #120
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.