


品番：EA819AE-6E

品名：#120 30x15mm/6.0mm軸 フラップホイール

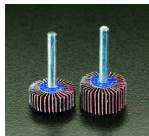

販売価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
カタログ価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
在庫数	最新在庫: 55 (2026/04/26 21:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール  
あらゆる素材の表面研磨に対応  
回転方向が逆でも最大回転数の範囲内のフラップホイールです。  
● 軸や軸孔の磨損(逆回転や逆回転の発生)  
● 高負荷時の磨耗(逆回転)により、  
磨耗が早い一部鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、  
炭素鋼、アルミニウム、銅、  
銅合金、プラスチックの磨

仕様

軸径	6mm	直径	30mm
高さ	15mm	最大回転数	25000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#120	入数	1本入り
軸長	約37mm		

特に狭いところに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.