
 
 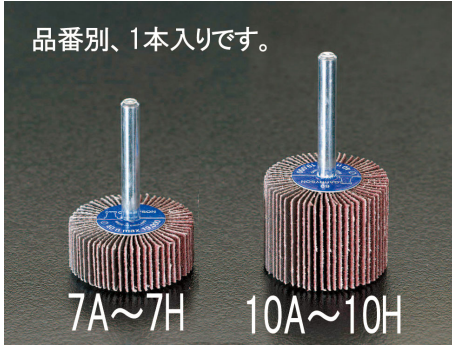


品番：EA819AE-7A

品名：# 40 40x15mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
カタログ価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/07/05 05:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応
研磨の仕方でも最大回転数の幅広いのが
フラップホイールです。
● 軸や軸径の異なる仕様や両面の研磨
● 高負荷の研磨に耐えりしどりに
● 鋼材用〜樹脂、銅、ステンレス鋼、
貴金属、アルミニウム、チタン、
その他、プラスチックの他

仕様

軸径	6mm	直径	40mm
高さ	15mm	最大回転数	19000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#40	入数	1本入り
軸長	約38mm		

代替品

	品番 EA819AE-7B コメント #60
--	---------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.