
 
 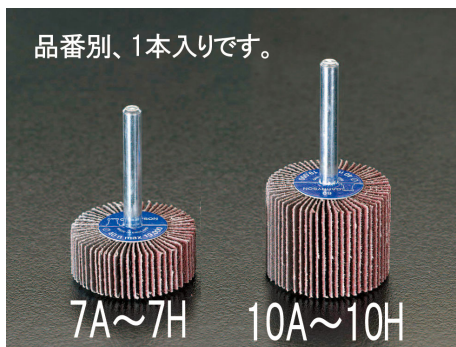


品番 : EA819AE-7C

品名 : # 80 40x15mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
カタログ価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/07/05 06:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



**フラップホイール**  
あらゆる素材の表面研磨に対応。研磨の仕方でも最大回転数の低いのがフラップホイールです。  
● 軸や軸心の腐食(塩酸や硫酸の処理時)  
● 高負荷時の腐食(バリ取り時に、鋼材等) → 樹脂、鋼材、ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、銅、鉄、プラスチックの他

## 仕様

軸径	6mm	直径	40mm
高さ	15mm	最大回転数	19000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#80	入数	1本入り
軸長	約38mm		

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.