


品番 : EA819AS-12

品名 : 22mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#320)

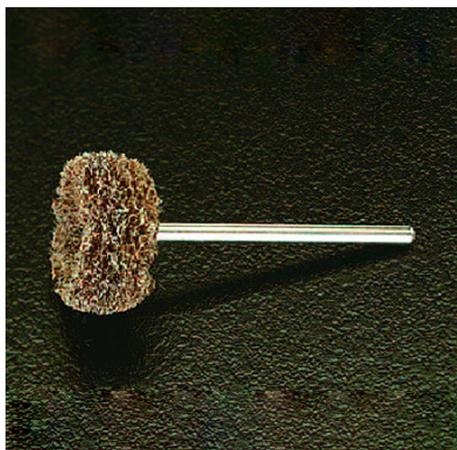

販売価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
カタログ価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2025/06/01 17:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0961ページ		



#### 仕様

メーカー	ミニター	型番	EA5102
最大回転数	5,000rpm	粒度	#320
軸径	φ3.0mm	直径	22mm
高さ	8mm	全長	52mm

加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。

皮膜、塗膜の除去、サビ取り作業などの際に下地への影響がほとんどありません。

研削時の発熱が少なく、被削材の研削焼けが起こりません。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.