


品番 : EA819AS-14

品名 : 25mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#320)

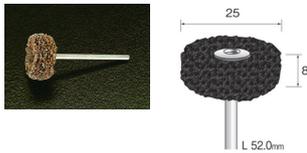

販売価格	480円(税抜) / 528円(税込)		
カタログ価格	480円(税抜) / 528円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2024/05/27 04:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0976ページ		



仕様

メーカー	ミニター	型番	EA5112
直径	25mm	高さ	8mm
最大回転数	5,000rpm	粒度	#320
軸径	3mm	全長	52mm
用途	金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適		

柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。

クッションには研磨砥粒が含浸されています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.