


品番：EA819AS-31

品名：φ30mm/ #180 研磨ホイール(ナイロン不織布)

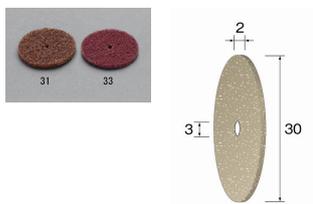

販売価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
カタログ価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/19 11:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ミニター	型番	NA3011
砥粒入りナイロン不織布を圧縮した弾性砥石です。			
最大回転数	5000rpm	粒度	#180
外径	30mm	穴径	3mm
厚み	2mm		
アーバーは、EA819AS-30をご使用ください。			
ワークへのなじみが良く、作業時の衝撃も吸収する働きがあり、快適な作業が望めます。			
溝、スリット等への微研削作業に最適です。			
放熱効果が高く、プラスチックなどの樹脂の研削作業にも適しています。			
加工素材の研磨焼けや砥石の目詰まりがほとんどありません。			

#### 代替品

	品番 EA819AS-33 コメント #320
--	----------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.