


品番：EA819AV-38C

品名：38x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)

品番別、1本入りです。詳細は、仕様(PDF)でご確認下さい。

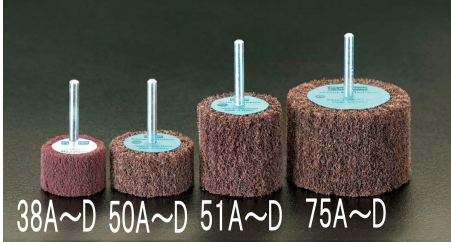

販売価格	2,290円(税抜) / 2,519円(税込)		
カタログ価格	2,290円(税抜) / 2,519円(税込)		
在庫数	最新在庫: 48 (2026/04/26 23:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



ナイロン不織布製で柔軟性に優れ、平面、曲面を選びません

仕様

軸径	6.0mm	用途	金属、プラスチック等の仕上げ
入数	1本入り	直径	38mm
高さ	25mm	粒度	#180
最大回転数	15000rpm	軸長	約38mm

ナイロン不織布製で柔軟性に優れ、平面、曲面を選びません。

ナイロン不織布(研磨砥粒にアルミ酸化物を含浸)

代替品

	品番 EA819AV-38B コメント 粒度#120
	品番 EA819AV-38D コメント 粒度#240

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

