



品番：EA819AY-1

品名：50.8x9.5mm/# 80 特殊樹脂ディスク

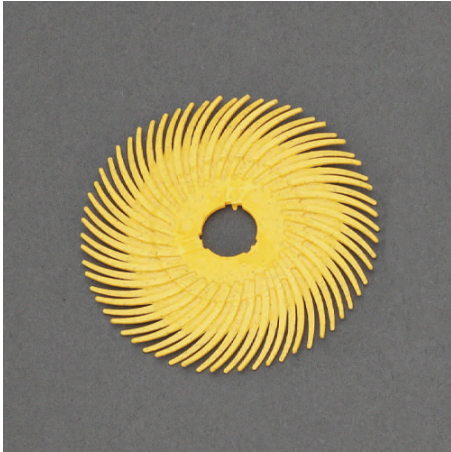

販売価格	615円(税抜) / 677円(税込)		
カタログ価格	615円(税抜) / 677円(税込)		
在庫数	最新在庫: 80 (2026/04/03 20:40現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0979ページ		

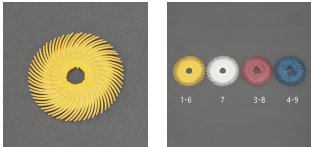

#### 仕様

メーカー	3M	型番	BR DISC 80
シリーズ	スコッチ・ブライト	用途	シャープエッジの丸め、切削加工後のバリ・カエリ除去 Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去 金型のクリーニング、パイプ内面研磨に
粒度	#80	砥粒	セラミック砥粒・酸化アルミニウム
色	黄	外径	50.8mm
穴径	9.5mm	最大回転数	30,000rpm
適応ツール	・ストレートコレットチャックグラインダー ・ストレートシャフトグラインダー ・ドリルチャックグラインダー		

金属の微小バリのみ除去し、削りすぎることがありません。

曲面や複雑な凸凹部にも良くなじみます。

砥粒入りのため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーン

ワイヤーブラシのように飛散物でケガの心配がなく安全

目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定

マンドレルに取り付けてご使用ください。

代替品



品番 EA819AY-11  
コメント 軸付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.