



品番：EA819AY-1

品名：50.8x9.5mm/# 80 特殊樹脂ディスク

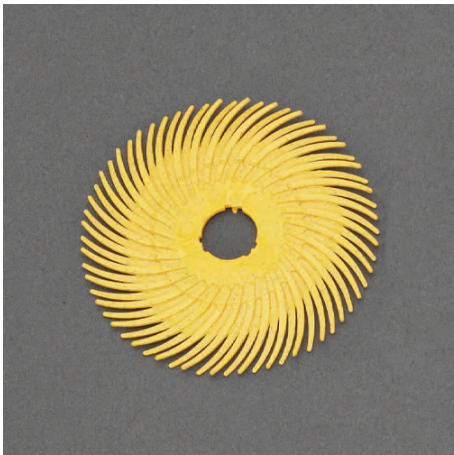


販売価格	615円(税抜)／ 677円(税込)		
カタログ価格	615円(税抜)／677円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 （2026/02/13 07:29現在）		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0979ページ		

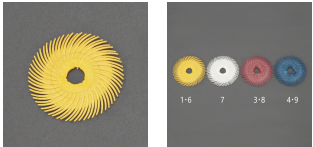

仕様

メーカー	3M	型番	BR DISC 80
シリーズ	スコッチ・ブライト	用途	シャープエッジの丸め、切削加工後のバリ・カエリ除去 Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去 金型のクリーニング、パイプ内面研磨に
粒度	#80	砥粒	セラミック砥粒・酸化アルミニウム
色	黄	外径	50.8mm
穴径	9.5mm	最大回転数	30,000rpm
適応ツール	・ストレートコレットチャックグラインダー ・ストレートシャフトグラインダー ・ドリルチャックグラインダー		
金属の微小バリのみ除去し、削りすぎることがありません。			
曲面や複雑な凸凹部にも良くなじみます。			
砥粒入りのため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーン			
ワイヤーブラシのように飛散物でケガの心配がなく安全			
目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定			
マンドレルに取り付けてご使用ください。			

代替品

	<p><b>品番</b>      EA819AY-11</p> <p><b>コメント</b>    軸付</p>
--	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号    06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.