



品番：EA819AY-4

品名：50.8x9.5mm/#400 特殊樹脂ディスク

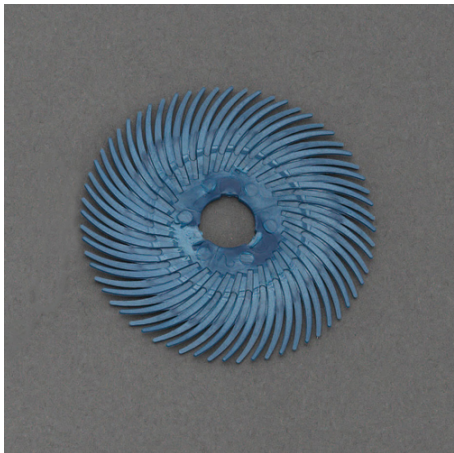

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 565円(税抜) / 622円(税込) | | |
| カタログ価格 | 565円(税抜) / 622円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 53 (2026/04/03 22:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0979ページ | | |

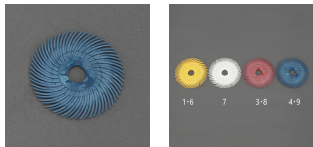

仕様

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| メーカー | 3M | 型番 | BR DISC 400 |
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | シャープエッジの丸め、切削加工後のバリ・カエリ除去 Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去 金型のクリーニング、パイプ内面研磨に |
| 粒度 | #400 | 砥粒 | 酸化アルミニウム |
| 色 | 青 | 外径 | 50.8mm |
| 穴径 | 9.5mm | 最大回転数 | 30,000rpm |
| 適応ツール | ・ストレートコレットチャックグラインダー ・ストレートシャフトグラインダー ・ドリルチャックグラインダー | | |

金属の微小バリのみ除去し、削りすぎることがありません。

曲面や複雑な凸凹部にも良くなじみます。

砥粒入りのため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーン

ワイヤーブラシのように飛散物でケガの心配がなく安全

目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定

マンドレルに取り付けてご使用ください。

代替品



品番 EA819AY-14

コメント 軸付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.