


品番：EA819AY-45

品名：25x25mm/#220 軸付ホイール

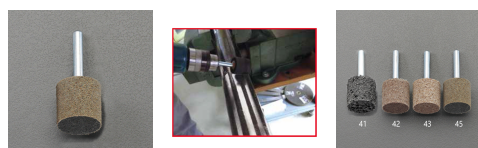

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,190円(税抜) / 1,309円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,190円(税抜) / 1,309円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 12 (2026/04/04 02:35現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0940ページ                       |      |   |



#### 仕様

|      |                     |       |   |
|------|---------------------|-------|---|
| メーカー | 3M                  | 型番    | SU JIKU                                   |
| シリーズ | スコッチ・ブライト           | 用途    | ・目つぶしや化粧仕上げ、溶接作業の事後処理に<br>・クリーニング(付着物除去)に |
| 粒度   | #220                | 硬度    | 5   |
| 砥粒   | シリコンカーバイド           | グレード  | F   |
| 外径   | 25mm                | 厚み    | 25mm                                      |
| 軸径   | 6mm                 | 最大回転数 | 24,000rpm                                 |
| 適応工具 | ストレートコレットチャックグラインダー | 色     | 灰   |
| 重量   | 27g                 |       |   |

パイプの内側などの小さい径での作業に最適

狭い箇所・内径研磨作業、機械条件などの溝部の研磨作業などにご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.