



品番：EA819AZ-2

品名：φ 75/67mm 六角軸付ゴム砥石(#120)

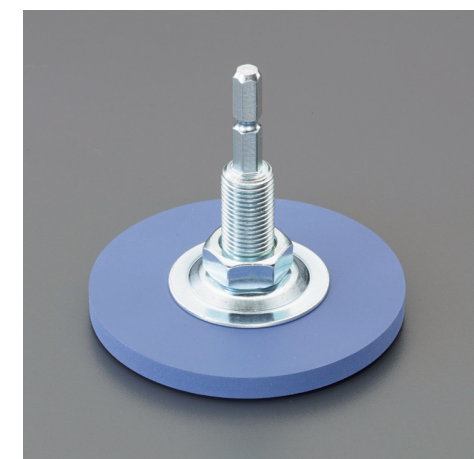

販売価格	5,650円(税抜)／ 6,215円(税込)		
カタログ価格	5,650円(税抜)／6,215円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/02 10:45現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1036ページ		

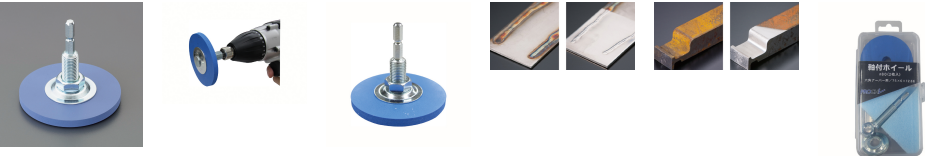

仕様

用途	適用:鉄・ステンレス	粒度	#120
直径	75mm	幅	6mm
軸径	1/4”(6.35mm)	全長	67mm
最大回転数	4500rpm		
適正回転数…2300rpm			
砥石2枚入			
ケースサイズ…175(L)×97(W)×30(H)mm			
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。			
精度変化が極めて少なく、素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができます。			
凹部分のサビ取り、焼け取り、面取り、凹溝部分の仕上げに			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.