
 
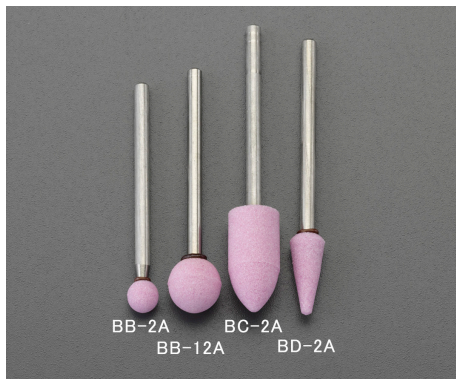


品番：EA819BD-2A

品名：7.0x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/ヒソク)



販売価格	435円(税抜) / 479円(税込)		
カタログ価格	435円(税抜) / 479円(税込)		
在庫数	最新在庫: 46 (2026/04/28 20:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0921ページ		

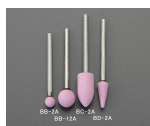

仕様

用途	耐熱合金、ステンレス鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削に	直径	7mm
高さ	16mm	最大回転数	50,000rpm
軸径	3mm	粒度	#100
軸長	40mm	全長	56mm
カラー	ピンク	砥粒	PW
重量	3g		

一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼の生材の研削に

振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビブリの少ない精度の高い軸付砥石です。

高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使い易い砥石です。

軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。

砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

