 



品番：EA819BR-22

品名：50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ°型・真鍮製)



販売価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
カタログ価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/27 08:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0981ページ		

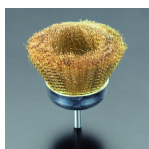

仕様

メーカー	フタバ(FBK)	直径	50mm
線径	0.1mm	毛丈	25mm
最大回転数	3,000rpm	軸径	6.0mm
材質	真鍮	軸長	25mm
全長	75mm		

ブラシの中心は中空です。

【注意】

- ・作業をする時は必ず保護メガネやフェイスシールドを装着して目の安全を確保してください。
- ・作業中は粉塵が多量に発生しますので防塵マスクを必ず装着してください。
- ・本品の最大回転数とは無負荷の状態の物を指します。
- ・ご使用になる前に本品を点検し、さびや傷のない事を確認してください。きず、さびのある場合はご使用にならないでください。
- ・作業中は他の人が近づかないようにしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.