


品番 : EA819BZ-11

品名 : # 80/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)

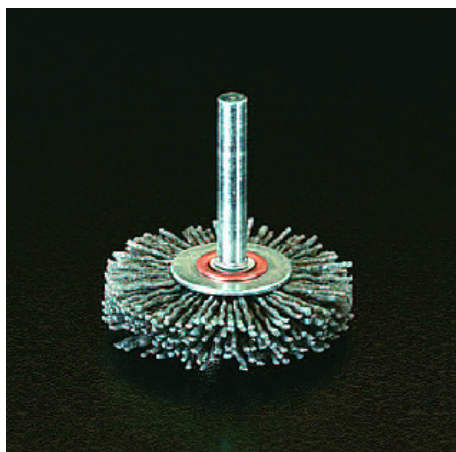

販売価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
カタログ価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 11:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0981ページ		



品番	EA819BZ-11	名称	砥粒付ブラシ(平型)
規格	#80/50mm/6mm軸	材質	ナイロン
用途	研磨	最大回転数	3,000rpm
線径	1.2mm	毛丈	10mm
外径	50mm	軸径	6.0mm
軸長	35mm	重量	約100g
梱包	1個/箱	保管	乾燥
注意	凹凸面や曲面に対し柔軟性があり、当りはソフトです。		
	乾式でも湿式でも使用できます。		
	C砥粒		

仕様


粒度	#80	外径	50mm
線径	1.2mm	毛丈	10mm
最大回転数	3,000rpm	軸径	6.0mm
材質	ナイロン	軸長	35mm

凹凸面や曲面に対し柔軟性があり、当りはソフトです。

乾式でも湿式でも使用できます。

C砥粒

代替品

	品番 EA819BZ-21 コメント 65mm/#80
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.