


品番：EA819BZ-13

品名：#240/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)

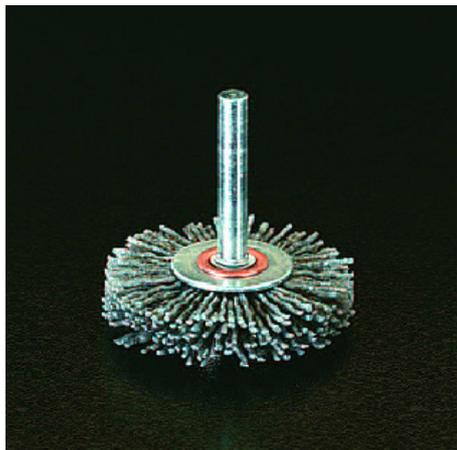

販売価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
カタログ価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2024/05/01 08:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1034ページ		



品番	EA819BZ-13	品名	#240/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)
規格		材質	ナイロン
外径	50mm	軸径	6.0mm
線径	1.2mm	軸長	35mm
最大回転数	3,000rpm	毛丈	10mm
粒度	#240		

仕様

粒度	#240	外径	50mm
線径	1.2mm	毛丈	10mm
最大回転数	3,000rpm	軸径	6.0mm
材質	ナイロン	軸長	35mm

凹凸面や曲面に対し柔軟性があり、当りはソフトです。

乾式でも湿式でも使用できます。

C砥粒

代替品

	品番 EA819BZ-23 コメント 65mm/#240
--	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.