
 
 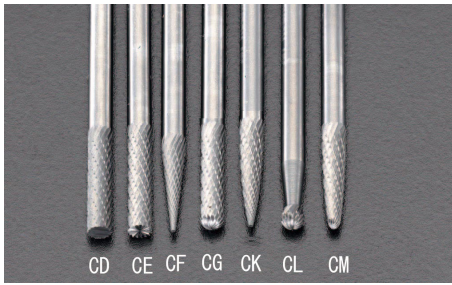
 


品番：EA819CG-3K

品名：3.0x 13x38mm/3mm軸 超硬カッター



販売価格	1,900円(税抜) / 2,090円(税込)		
カタログ価格	1,900円(税抜) / 2,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/06/21 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0917ページ		



#### 仕様

刃形状	ファインダイヤモンドカッタ	軸径	3mm
適合材質	ステンレス、ハードスチール用	刃径×刃長×全長	3×13×38mm
材質	タングステンカーバイド製		

#### 【使用時の注意】

- 1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に調整する事が必要です。
- 2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。
- 3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。
- 4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。
- 5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。
- 6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。
- 7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。
- 8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。

#### dカット(ダブル/ダイヤモンド)

dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.