
 
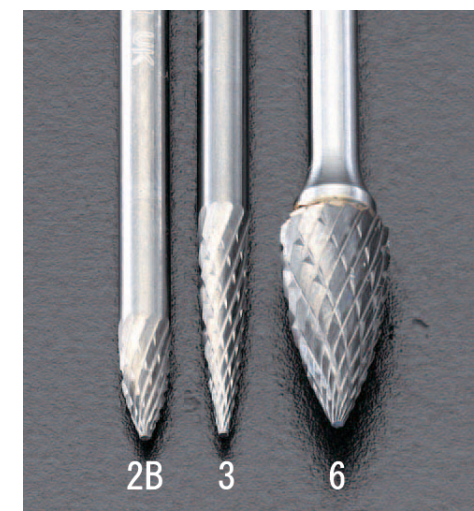



品番：EA819CK-2B

品名：3.0x6.0x38mm/3mm軸 超硬カッター

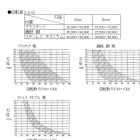

販売価格	1,580円(税抜)／1,738円(税込)			
カタログ価格	1,580円(税抜)／1,738円(税込)			
在庫数	最新在庫: 17 (2025/09/19 18:50現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0953ページ			

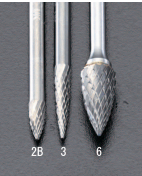

仕様

材質	タングステンカーバイト	適合材質	銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
刃形状	dカット(ダブル/ダイヤモンド)	軸径	3mm
刃径×刃長×全長	3×6×38mm	入数	1本入り
目の種類	ダイヤ目…多目的タイプ。高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。	重量(g)	6.6

【使用時の注意】			
1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に調整する事が必要です。			
2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。			
3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。			
4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。			
5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。			
6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。			
7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。			
8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.