
 
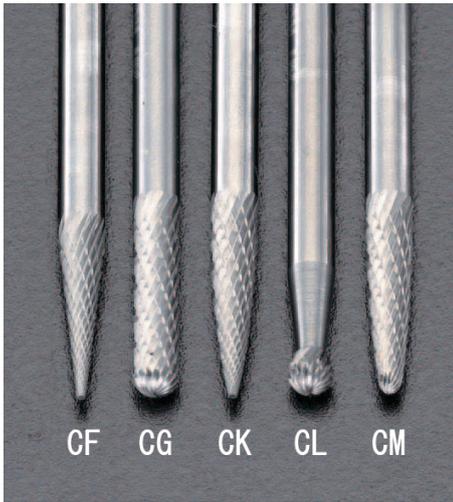


品番：EA819CL-3K

品名：3.0x2.7x38mm/3mm軸 超硬カッター



販売価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
カタログ価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/13 02:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0917ページ		

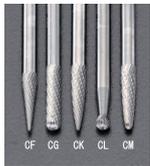

### 仕様

刃形状	ファインダイヤモンドカッタ	軸径	3mm
適合材質	ステンレス、ハードスチール用	刃径×刃長×全長	3×2.7×38mm
材質	タングステンカーバイド製		

#### 【使用時の注意】

- 1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に調整する事が必要です。
- 2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。
- 3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。
- 4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。
- 5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。
- 6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。
- 7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。
- 8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。

### 代替品

	品番 EA819CL-3 コメント 3x2.7x38mm
--	---------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.