


品番：EA819DL-17

品名：15x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

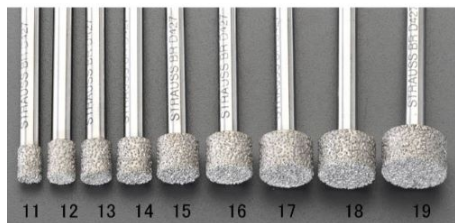

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,300円(税抜) / 13,530円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 12,300円(税抜) / 13,530円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/21 03:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



焼結ダイヤにより長寿命

#### 仕様

|                     |                    |    |       |
|---------------------|--------------------|----|-------|
| 刃径                  | 15mm               | 刃長 | 10mm  |
| 全長                  | 60mm               | 軸径 | 6.0mm |
| 砥粒                  | ダイヤモンドパウダーD427     | 粒度 | #50   |
| 材質                  | ブランク材(台金):クロムモリブデン |    |       |
| 焼結タイプ               |                    |    |       |
| ファイバークラスの加工に最適      |                    |    |       |
| V.B.(焼結)方式によるコーティング |                    |    |       |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.