


品番：EA819DL-18

品名：16x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

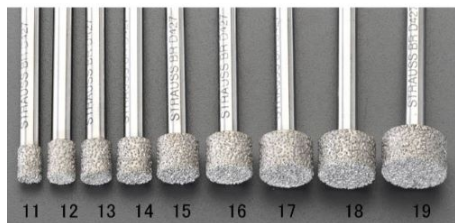

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 18,000円(税抜) / 19,800円(税込) | | |
| カタログ価格 | 18,000円(税抜) / 19,800円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 49 (2026/06/21 03:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0938ページ | | |



焼結ダイヤにより長寿命

仕様

| | | | |
|-------|---------------------|----|-------|
| 刃径 | 16mm | 刃長 | 10mm |
| 全長 | 60mm | 軸径 | 6.0mm |
| 砥粒 | ダイヤモンドパウダーD427 | 粒度 | #50 |
| 材質 | ブランク材(台金):クロムモリブデン | | |
| 焼結タイプ | ファイバーガラスの加工に最適 | | |
| | V.B.(焼結)方式によるコーティング | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.