


品番：EA819DL-19


品名：18x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

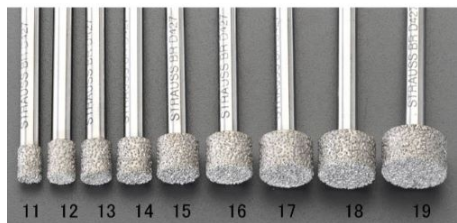

販売価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
カタログ価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/21 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0938ページ		



規格	
品名	ダイヤモンドバー
品番	EA819DL-19
材質	クロムモリブデン
軸径	6.0mm
刃径	18.0mm
刃長	10.0mm
全長	60.0mm
砥粒	ダイヤモンドパウダーD427
粒度	#50
焼結タイプ	V.B.(焼結)

 

焼結ダイヤにより長寿命

仕様

刃径	18mm	刃長	10mm
全長	60mm	軸径	6.0mm
砥粒	ダイヤモンドパウダーD427	粒度	#50
材質	ブランク材(台金):クロムモリブデン		
焼結タイプ			
ファイバークラスの加工に最適			
V.B.(焼結)方式によるコーティング			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.