
 
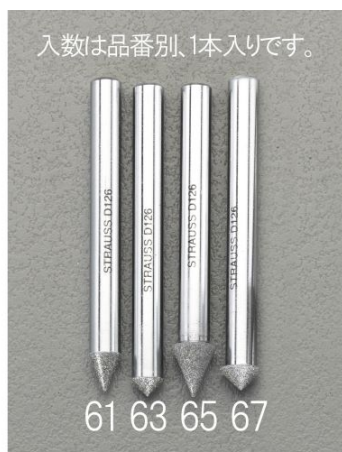


品番：EA819DL-63

品名：φ6.0mm/90° ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,270円(税抜) / 4,697円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,270円(税抜) / 4,697円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/07/02 14:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0938ページ | | |

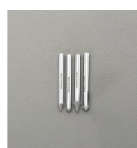

| 電着タイプ 切削加工用 | |
|-------------|--------------------|
| 品名 | ダイヤモンドバー |
| 品番 | EA819DL-63 |
| 規格 | φ6.0mm/90° |
| 材質 | 超硬合金 |
| 全長 | 60mm |
| 刃長 | 3mm |
| 軸径 | φ6.0mm |
| 先端角 | 90° |
| 粒度 | #140 |
| 電着タイプ | 電着タイプ |
| 付属品 | ダイヤモンドパウダー付 |
| 備考 | 切れ味が良く、ダイヤが長持ちします。 |

仕様

| | | | |
|--------------------|------|----|------|
| 形状 | 傘型 | 刃径 | 6mm |
| 刃長 | 3mm | 全長 | 60mm |
| 先端角 | 90° | 軸径 | 6mm |
| 粒度 | #140 | | |
| 電着タイプ | | | |
| ダイヤモンドパウダー付 | | | |
| 切れ味が良く、ダイヤが長持ちします。 | | | |

代替品

| | | |
|--|------|------------|
| | 品番 | EA819DL-67 |
| | コメント | 8.0mm/90° |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.