


品番：EA819DM-2

品名：0.4x5.0x35mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

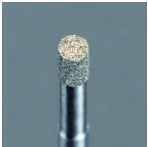

販売価格	1,160円(税抜)／1,276円(税込)		
カタログ価格	1,160円(税抜)／1,276円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/14 14:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0954ページ		



仕様

メーカー	アイゼン	型番	IED-0.4
外径	0.4mm	首下長	5mm
刃長	2mm	全長	35mm
粒度	#400	シャンク径	3mm
砥粒	ダイヤモンド	用途	超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に
母材材質	焼き入れ鋼	耐熱温度	800℃
被削材	超硬合金、セラミックス、石材、ガラス サーメット、MMC、シリコン、磁石	入数	1本
内面研削用			
精密内面研削・ジグ研削盤用			
鉄系金属への使用は不可			
【注意】 ・熱に弱いので乾式での使用は不可 ・約600℃を超えるとダイヤが炭化します ・切削油を使用してください			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.