


品番：EA819EE-1

品名：14.3x 1.6mm/#120 特殊樹脂ディスク(3枚)

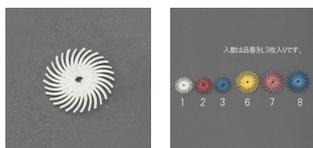

販売価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
カタログ価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
在庫数	最新在庫: 33 (2026/03/18 11:49現在)		
商品入数	3	販売単位	袋
カタログページ	0916ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	BR DISC 120
シリーズ	スコッチ・ブライト	用途	・微小バリ取り作業全般 ・金型のクリーニング ・宝飾品の仕上げに
粒度	#120	砥粒の種類	キュービロン[TM]砥粒・酸化アルミニウム
外径	14.3mm	軸径	1.6mm
最大回転数	35,000rpm	適応ツール	電動マイクログラインダー
色	白	重量	125g
入数	3枚		

狭い箇所のバリ取りに最適

高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能

細かい砥粒で仕上げ研磨も可能

毛抜けしないので長持ちロングライフ

マンドレルに取付けてご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.