



品番：EA819EE-13

品名：25.4x3.18mm/# 80 特殊樹脂ディスク(3枚)

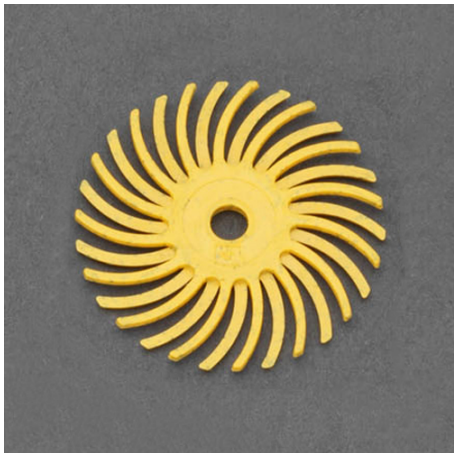

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 975円(税抜) / 1,073円(税込) | | |
| カタログ価格 | 975円(税抜) / 1,073円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 21 (2026/07/05 06:14現在) | | |
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0861ページ | | |

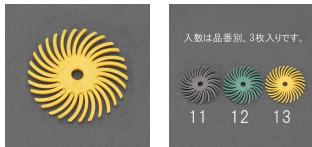

仕様

| | | | |
|-------|-----------|-------|---------------------------------------|
| メーカー | 3M | 型番 | BR DISC 80 |
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | ・微小バリ取り作業全般 ・金型のクリーニング ・宝飾品の仕上げ |
| 粒度 | #80 | 砥粒の種類 | キュービロン[TM]砥粒・酸化アルミニウム |
| 外径 | 25.4mm | 軸径 | 3.18mm |
| 最大回転数 | 35,000rpm | 色 | 黄 |
| 重量 | 125g | 入数 | 3枚 |

高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能

直径25.4mm狭い箇所のバリ取りに最適

毛抜けしないので長持ちロングライフ

マンドレルを取り付けてご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

