


品番：EA819EH-10

品名：22.2x140mm パワーチューブブラシ(ナイロン)

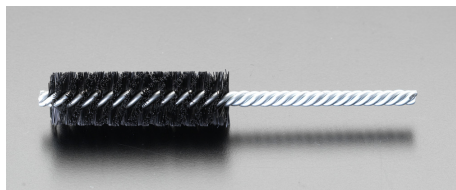

販売価格	2,170円(税抜) / 2,387円(税込)		
カタログ価格	2,170円(税抜) / 2,387円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/24 14:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0983ページ		



チューブブラシのタイプについて


**シングルねじり・シングルステム型**  
ほとんどの用途に適合し、汎用性が高いです。  
一般的にボルト洗浄や、磨きクリーンアップなどの用途に使用されます。磨き仕上げや研磨にも対応可能です。

**シングルねじり・ダブルステム型**  
ボルトの根本部や奥の隅にまで届き、洗浄力が高いです。また、軸径が大きい場合にも対応可能です。

**ダブルねじり・ダブルステム型**  
最も洗浄力が高く、磨き仕上げや研磨にも対応可能です。また、軸径が大きい場合にも対応可能です。

**刷毛の特徴**

 - ナイロン毛 - 柔らかく磨き仕上げに適した特性が得られる特徴です。
- ステンレス鋼毛 - 耐食、耐酸化性に優れている。研磨仕上げに適した特性が得られる特徴です。
- 羊毛 - 磨き仕上げに適した特性が得られる特徴です。使用後で汚れが残りやすいです。
- 鋼毛 - ステンレス鋼毛よりも柔らかく、研磨時に傷を付けないように仕上がります。



仕様

ダブルねじり、ダブルステム型			
ブラシ材質	ナイロン	全長	140mm
軸径	5.9mm	ブラシ径	22mm
ブラシ長	64mm		
研磨作業やクリーニング等に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.