


品番 : EA819EH-3

品名 : 9.5x102mm パワーチューブブラシ(ナイロン)

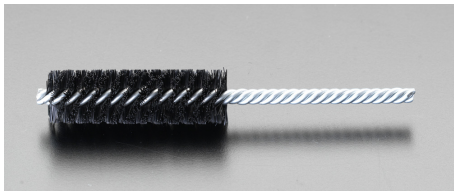

販売価格	2,100円(税抜) / 2,310円(税込)		
カタログ価格	2,100円(税抜) / 2,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 16:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
 ほとんどの用途に適合し、汎用性が高いです。
 ・一般的にボルトと洗浄や、磨きクリーニングなどの用途に使用されます。磨き仕上げや研磨にも対応します。

シングルねじり・ダブルステム型
 本製品は本製品の用途に適合し、研磨仕上げ、仕上げ作業に使用します。元の形状が強く、形状が保たれるので、研磨仕上げに適しています。形状が保たれるので、研磨仕上げに適しています。

ダブルねじり・ダブルステム型
 本製品は本製品の用途に適合し、研磨仕上げ、仕上げ作業に使用します。シングルよりも毛の密度が高く、磨き仕上げが容易です。洗浄仕上げや、研磨仕上げの用途にも対応します。形状が保たれるので、研磨仕上げに適しています。

刷毛の特徴

- ・ナイロン毛: 弾力があり磨き仕上げの効果が優れている特徴です。
- ・ステンレス: 耐食、耐酸化性に優れている。研磨仕上げに使用しても問題ありません。
- ・刷毛: 磨き仕上げと研磨仕上げの両方に使用できます。磨き仕上げと研磨仕上げの両方に使用できます。
- ・特徴: 使用後で磨き仕上げと研磨仕上げの両方に使用できます。磨き仕上げと研磨仕上げの両方に使用できます。
- ・特徴: 使用後で磨き仕上げと研磨仕上げの両方に使用できます。磨き仕上げと研磨仕上げの両方に使用できます。




品名	規格	材質	長さ	径	重量
EA819EH-1	9.5x102mm	ナイロン	102mm	9.5mm	2.1g
EA819EH-2	7.9x102mm	ナイロン	102mm	7.9mm	1.5g
EA819EH-3	9.5x102mm	ナイロン	102mm	9.5mm	2.1g

仕様

ダブルねじり、ダブルステム型			
ブラシ材質	ナイロン	全長	102mm
軸径	3mm	ブラシ径	9.5mm
ブラシ長	38mm		
研磨作業やクリーニング等に			

代替品

	品番	EA819EH-2
	コメント	ブラシ径: 7.9

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.