


品番：EA819EH-4

品名：11.1x127mm パワーチューブブラシ(ナイロン)

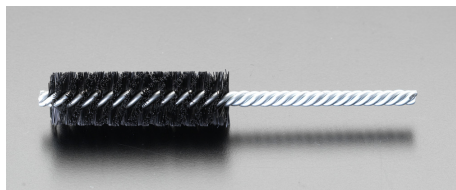

販売価格	2,010円(税抜) / 2,211円(税込)		
カタログ価格	2,010円(税抜) / 2,211円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/24 17:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0983ページ		



チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
軸がねじり加工されており、軸の中心に1本のステムがあります。一般的にボルト洗浄や、磨きクリーンアップなどの用途に使用されます。磨き仕上げや研磨には効果が低いです。

シングルねじり・ダブルステム型
軸がねじり加工されており、軸の中心に2本のステムがあります。通常の磨き作業や、汚れの除去に効果的です。

ダブルねじり・ダブルステム型
軸がダブルねじり加工されており、軸の中心に2本のステムがあります。通常の磨き作業や、汚れの除去に効果的です。

刷毛の特徴

- ナイロン毛 - 柔らかい触感のため、研磨力が強すぎず、研磨面を傷めにくい。
- ステンレス鋼毛 - 硬質、磨き力が高い。研磨面を傷めやすい。
- 羊毛毛 - 柔らかい触感で、研磨力が低く、研磨面を傷めにくい。
- 鋼毛 - 硬質で、研磨力が強すぎず、研磨面を傷めにくい。
- 特殊 - 特殊な形状の毛で、特定の用途に最適です。



品名	軸径	軸長	全長	重量
EA819EH-4	4mm	51mm	127mm	100g

仕様

ダブルねじり、ダブルステム型			
ブラシ材質	ナイロン	全長	127mm
軸径	4mm	ブラシ径	11mm
ブラシ長	51mm		
研磨作業やクリーニング等に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.