
 


品番：EA819EH-5

品名：12.7x127mm パワーチューブブラシ(ナイロン)

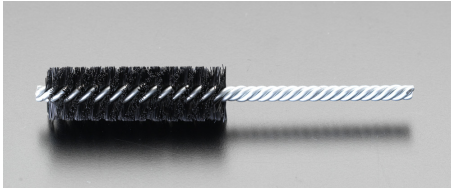

販売価格	2,240円(税抜) / 2,464円(税込)		
カタログ価格	2,240円(税抜) / 2,464円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/06/24 16:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0983ページ		



チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
 ほとんどの用途に適合し、汎用性が高いです。
 ・一般的にボルトと洗浄液、熱のクリーニングなどの用途に使用されます。
 ・洗浄液の供給が容易で、洗浄効果が向上します。

シングルねじり・ダブルステム型
 高圧洗浄機や高圧洗浄機の使用に適しています。
 ・高圧洗浄機や高圧洗浄機の使用に適しています。
 ・高圧洗浄機や高圧洗浄機の使用に適しています。

ダブルねじり・ダブルステム型
 高圧洗浄機や高圧洗浄機の使用に適しています。
 ・高圧洗浄機や高圧洗浄機の使用に適しています。
 ・高圧洗浄機や高圧洗浄機の使用に適しています。

刷毛の特徴

- ・ナイロン毛 - 柔らかい触感の清潔な仕上がりが得られる特徴です。
- ・ステンレス鋼 - 耐食、耐腐蝕性に優れている。非磁性で磁石に引き寄せられない。
- ・刷毛 - 硬さと弾力性を兼ね備え、磨き粉の付着を防止し、磨き粉の付着を防止します。
- ・鋼毛 - 硬毛で磨き粉を除去し、磨き粉を除去します。高圧洗浄機や高圧洗浄機の使用に適しています。
- ・特徴 - ステンレス鋼製の軸と鋼製の軸との違いは、鋼製の軸は磨き粉の付着を防止します。




品名	規格	材質	長さ	径	重量
EA819EH-5	12.7x127mm	ナイロン	51mm	12.7mm	127g
EA819EJ-5	12.7x127mm	ステンレス	51mm	12.7mm	127g
EA819EJ-5	12.7x127mm	鋼	51mm	12.7mm	127g

仕様

ダブルねじり、ダブルステム型			
ブラシ材質	ナイロン	全長	127mm
軸径	4mm	ブラシ径	13mm
ブラシ長	51mm		
研磨作業やクリーニング等に			

代替品

	品番 EA819EJ-5
	コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.