


品番 : EA819EP-1

品名：0.5x 70mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

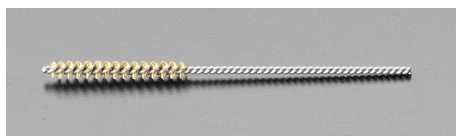

販売価格	1,410円(税抜)／1,551円(税込)			
カタログ価格	1,410円(税抜)／1,551円(税込)			
在庫数	最新在庫: 47 (2025/12/15 01:58現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	1022ページ			



原毛の特徴

- ナイロン毛…弾力があり結実のまとまりがよいのが特徴です。
- ステンレス…耐熱、耐アルカリに優れている。洗剤使用にさびが生じにくい。
- 馬毛…程よい硬さとしなやかさがあり、染みの限界が自由でよくまとまるのが特徴です。
- 豚毛…硬毛で弾力と耐熱性に優れています。1本の毛の先端が2～3本に枝分かれしているのが特徴です。
- 貴族…ステンレスよりやや分岐が、加工時に傷つきにくい。洗剤に耐性があるが、洗剤に耐性がない材料も。

チューブブラシのタイプについて



シングルねじり・シングルシステム型
2本の針金に使用糸を巻きつけ、ねじり加工をします。
一般に最も流通する、価格の安いタイプです。
活断層に使用されます。腐り加工し、やうやくとながめます。



シングルねじり・ダブルシステム型
2本の針金に使用糸の中央に使用糸を巻きつけ、ねじり加工をします。2本の保持力があります。
活断層に使用されます。腐り加工し、やうやくとながめます。



ダブルねじり・ダブルシステム型
4本の針金に使用糸を巻きつけ、ねじり加工をします。シングルタイプの2倍の保持力があります。工業用として、活断層、一般、岩盤、砂り、腐り加工し、やうやくとながめます。

[illegible]

通常のブラシでは難しい、細かい部分の作業に最適

仕様

シングルねじり、シングルステム型			
材質	軸:ステンレス、ブラシ:真鍮	全長	74mm
軸径	約0.3mm	ブラシ径	0.5mm
ブラシ長	6.4mm		
小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に。			
電動・手動兼用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.