


品番：EA819EP-3

品名：1.2x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

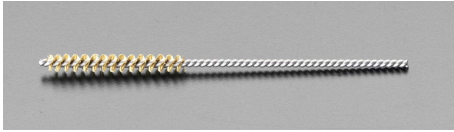

販売価格	1,570円(税抜)／1,727円(税込)		
カタログ価格	1,570円(税抜)／1,727円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2025/08/03 04:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1022ページ		



刷毛の特徴

- ナイロン毛…弾力があり磨きの速とまりが強いのが特徴です。
- ステンレス…耐食、耐アルカリに優れている。耐熱性にすぐれている。
- 羊毛…極小の繊維でより柔らかく磨き、磨き後の表面が滑らかでよく光るなどの特徴です。
- 銅毛…硬毛で磨くと磨き跡に磨き残しがあります。1本の毛の先端が丸く滑らかなので、磨き残しが少ないのが特徴です。
- 両端…ステンレスより柔らかく、加工時に傷をつけない。両面に磨きの効率が上がります。

チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型

 
ほとんどの作業用途に使用が適しています。ねじり加工により、磨き時にボトム洗浄や、磨きのクリーンアップなどの作業用途に使用が適しています。磨き残しが少ないのが特徴です。

シングルねじり・ダブルステム型

ほとんどの作業用途に使用が適しています。ねじり加工により、磨き時にボトム洗浄や、磨きのクリーンアップなどの作業用途に使用が適しています。磨き残しが少ないのが特徴です。

ダブルねじり・ダブルステム型

ほとんどの作業用途に使用が適しています。ねじり加工により、磨き時にボトム洗浄や、磨きのクリーンアップなどの作業用途に使用が適しています。磨き残しが少ないのが特徴です。



通常のブラシでは難しい、細かい部分の作業に最適

仕様

シングルねじり、シングルステム型			
材質	軸: ステンレス、ブラシ: 真鍮	全長	74mm
軸径	約0.7mm	ブラシ径	1.2mm
ブラシ長	13mm		
小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に。			
電動・手動兼用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.