


品番：EA819ER-11

品名：4.4x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンス製)

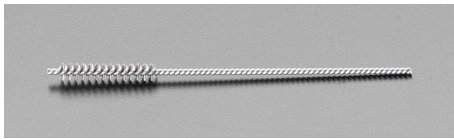

販売価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
カタログ価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
在庫数	最新在庫: 131 (2026/07/01 22:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0983ページ		

チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
 2本の鋼線からなるシングルねじり構造で、細い部分の作業に適しています。一般的な洗浄や、細いクリーニング用の穴のバリ取りに使用されます。細い部分の作業に適しています。

シングルねじり・ダブルステム型
 2本の鋼線からなるシングルねじり構造で、細い部分の作業に適しています。一般的な洗浄や、細いクリーニング用の穴のバリ取りに使用されます。細い部分の作業に適しています。

ダブルねじり・ダブルステム型
 4本の鋼線からなるダブルねじり構造で、細い部分の作業に適しています。一般的な洗浄や、細いクリーニング用の穴のバリ取りに使用されます。細い部分の作業に適しています。

刷毛の特徴

- ナイロン毛が部分的に脱落のまわりが鋭いのが特徴です。
- ステンレス鋼線、鋼線がしっかりと覆っている、非常に丈夫な構造になっています。
- 刷毛を押し戻すと、細い部分の作業に適しています。
- 細い部分の作業に適しています。
- 細い部分の作業に適しています。

ステンレスブラシ

- 特長: 耐熱、耐アルカリに優れている。研磨力が高く、細かい作業に適しています。
- 用途: 鋼材、ステンレス鋼材、アルミ合金の研磨、ステンレス鋼材の洗浄。

通常のブラシでは難しい、細かい部分の作業に最適

仕様

電動、手動兼用			
シングルねじり、シングルステム型			
材質	軸、ブラシ: ステンレススチール	全長	100mm
軸径	約1.9mm	ブラシ径	4.4mm
ブラシ長	25mm		
小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.