


品番：EA819GG-102

品名：# 80/15x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)

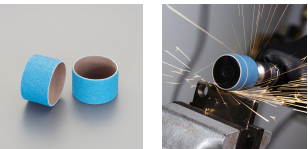

販売価格	650円(税抜)／ 715円(税込)		
カタログ価格	650円(税抜)／715円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 （2026/02/17 15:27現在）		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0943ページ		



仕様

直径(mm)	15	粒度	#80
高さ(mm)	30	最大回転数(rpm)	38,000
重量(g)	2.4	材質	ジルコニウム
適合材質	スチール、ステンレス、鋳鉄	入数	5個
専用アーバー	EA819GG-812		

専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。

※回転数は被削材に併せて調整して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.