


品番 : EA819GG-112

品名 : # 80/25x25mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)

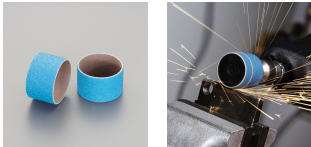

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 760円(税抜) / 836円(税込) | | |
| カタログ価格 | 760円(税抜) / 836円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 24 (2026/04/05 08:00現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0943ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------|------------|--------|
| 直径(mm) | 25 | 粒度 | #80 |
| 高さ(mm) | 25 | 最大回転数(rpm) | 22,500 |
| 重量(g) | 3.9 | 材質 | ジルコニウム |
| 適合材質 | スチール、ステンレス、鋳鉄 | 入数 | 5個 |
| 専用アーバー | EA819GG-821 | | |

専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせでご使用ください。

※回転数は被削材に併せて調整して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.