



品番 : EA819GG-201

品名 : # 40/30x30mm 研磨リング(セラミック/5個)

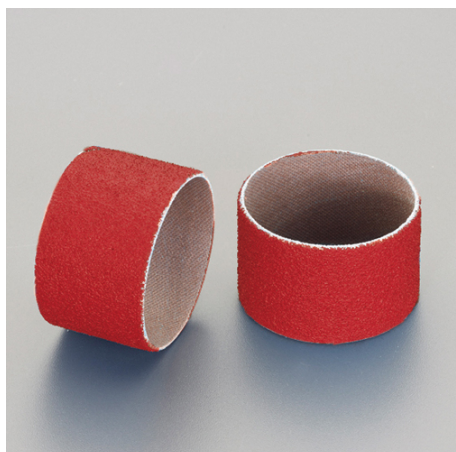

販売価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
カタログ価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/05 08:00現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0943ページ		

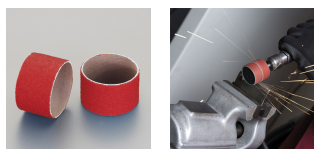

微細な結晶粒界に沿って砥粒の破碎が進む為、切削力の持続性に優れています

仕様

直径(mm)	30	粒度	#40
高さ(mm)	30	最大回転数(rpm)	19,000
重量(g)	7.2	材質	セラミック
適合材質	スチール、ステンレス、鋳鉄	専用アーバー	EA819GG-832

専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせでご使用ください。

微細な結晶粒界に沿って砥粒の破碎が進む為、切削力の持続性に優れています。

※回転数は被削材に併せて調整して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.