
 


品名：32x32mm/6mm軸 力サ型軸付砥石(青)

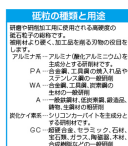

販売価格	535円(税抜)／ 589円(税込)			
カタログ価格	535円(税抜)／589円(税込)			
在庫数	最新在庫: 19 (2026/03/23 14:58現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0941ページ			



入数	1本	直径×幅	32×32mm
最大回転数	19,600rpm	粒度	#36
色	青(A)	軸径	6.0mm
軸長	35mm	先端角	47°
結合度	P	使用上の注意	・グラインダーの回転数が軸付砥石の最大回転数を超えないこと ・オーバーハング時は常時13mm以下で使用する

- ・作業をする時は必ず保護メガネやフェイスシールドを着用して目の安全を確保してください。
- ・作業中は粉塵が多量に発生しますので防塵マスクを必ず装着してください。
- ・本品の最大回転数とは無負荷の状態の物を指します。
- ・ご使用になる前に本品を点検し、さびや傷のない事を確認してください。きず、さびのある場合はご使用にならないでください。
- ・作業中は他の人が近づかないようにしてください。

© 2018 ESCO Co.,Ltd.