
 
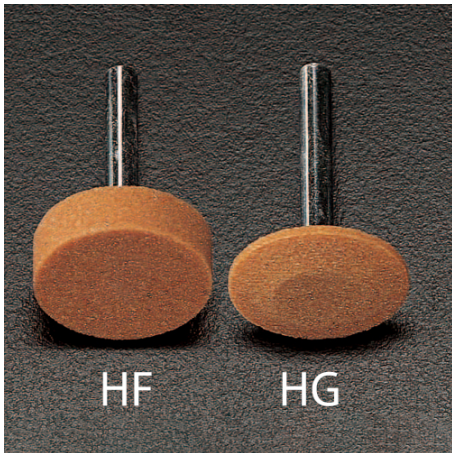


品番：EA819HG-32


品名：32x 8mm/6mm軸 軸付砥石(算盤型/橙)



販売価格	575円(税抜) / 633円(税込)		
カタログ価格	575円(税抜) / 633円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/02 22:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0941ページ		

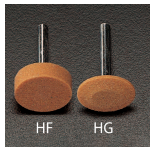

 砥粒の種類と用途
磨削や研削加工用。研磨される金属表面の粗さにより、加工速度異なる砥粒の用途を決定します。
アルミナ系 - アルミナ系(アルミナ)は、砥粒の硬さを調整し、研磨力や研磨速度を調整します。
WA - 合金鋼、工具鋼、炭素鋼の研削、研磨、仕上げ研磨に使用します。
A - 合金鋼、炭素鋼、鋳鉄、鋼、銅、黄銅、鋁、銅合金の研削、研磨、仕上げ研磨に使用します。
G - 合金鋼、炭素鋼、鋳鉄、鋼、銅、黄銅、鋁、銅合金の研削、研磨、仕上げ研磨に使用します。



仕様

直径	32mm	幅	8mm
最大回転数	19,000rpm	軸径	6.0mm
粒度	#60	砥粒	WA
軸長	35mm	結合度	P
入数	1本	使用上の注意	・グラインダーの回転数が軸付砥石の最大回転数を超えないこと ・オーバーハング時は常時13mm以下で使用すること

ステンレス用

【注意】

- ・作業をする時は必ず保護メガネやフェイスシールドを装着して目の安全を確保してください。
- ・作業中は粉塵が多量に発生しますので防塵マスクを必ず装着してください。
- ・本品の最大回転数とは無負荷の状態の物を指します。
- ・ご使用になる前に本品を点検し、さびや傷のない事を確認してください。さび、さびのある場合はご使用にならないでください。
- ・作業中は他の人が近づかないようにしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.