


品番 : EA819HY-8

品名 : 32x32mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA)

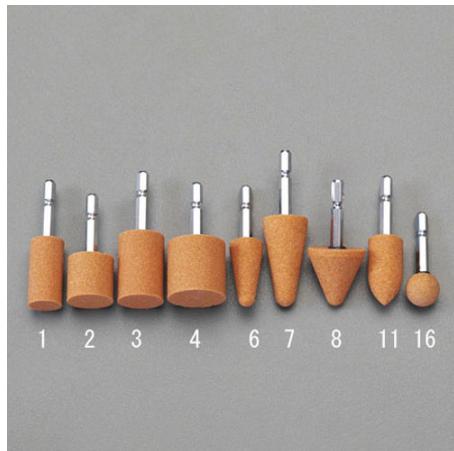

販売価格	640円(税抜)／704円(税込)		
カタログ価格	640円(税抜)／704円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/17 16:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0983ページ		



既存の種類と用途	
既存の種類	
既存の用途	
PA...一般機械、工具類の入れ物や WA...一般機械、工具類、電気機器の A...一般的な研削、研磨用具、鍛造品、 銅などイエロー・ソリコンカーバイトを主成分とする GC...研削工具、セラミック・石材、 C...セラミック・石材、セラミック・ガラス、 古板金類などの一般的な	

仕様

直径	32mm	幅	32mm
最大回転数	3000rpm	形状	傘
六角軸径	6.35mm	粒度	#60
先端角	47°	用途	合金鋼、工具鋼の精密研削や軽研削に
重量	43g		

インパクトドライバー対応

装着・脱着が簡単。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.