


品番：EA819JJ-210

品名：10x19mm /6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)

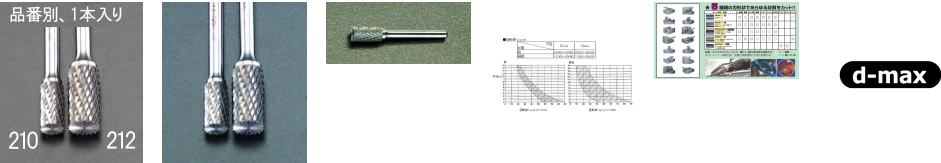

販売価格	4,600円(税抜)／ 5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜)／ 5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/11/24 13:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0967ページ		



仕様

軸径	6mm		
エンドカット付			
刃径	10mm	刃長	19mm
全長	65mm	材質	タングステンカーバイド
適合材質	鉄、一般鋼、鋳物、銅	刃形状	d-max/コースカット
入数	1本入り		
d-maxカットは刃の構造が強く、より力強いバリ取りに効果的です。刃の角度を大きくし、強度を上げているため長持ちします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.