
 


品番：EA819MJ-42

品名：50mm/# 60 研磨ディスク

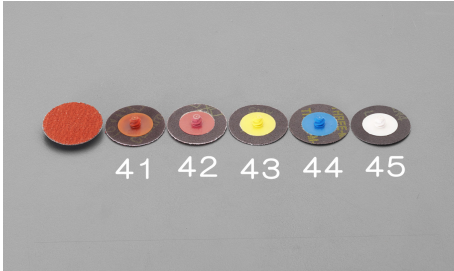

販売価格	190円(税抜)／ 209円(税込)		
カタログ価格	190円(税抜)／209円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/03 19:25現在）		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			



仕様

メーカー	3M	型番	977FRD 60
商品名	ロロック	粒度	#60
カラー	オレンジ	直径	50mm
最大回転数	25,000rpm	砥粒	セラミック砥粒
ステンレス鋼・チタン等の難削材の研磨に適しています。			
EA819MJ-200(ラバーホルダーパッド)で使用して下さい。			

代替品

	品番	EA819MJ-32
	コメント	50mm/#60

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.