



品番 : EA819MJ-44

品名 : 50mm/#100 研磨ディスク

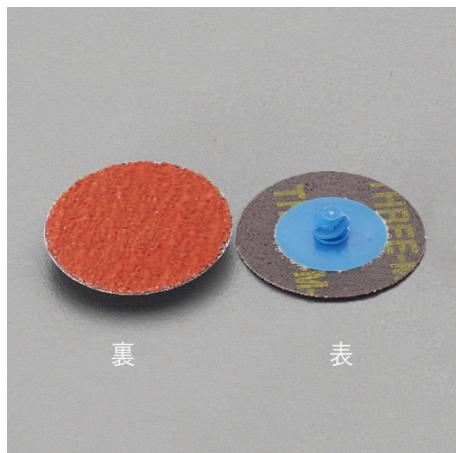

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 160円(税抜)／176円(税込) | | |
| カタログ価格 | 160円(税抜)／176円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/02/16 14:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0966ページ | | |

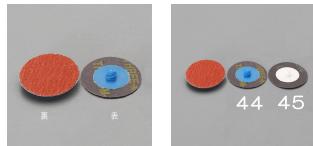

仕様

| | | | |
|------|---------|-------|------------|
| メーカー | 3M | 型番 | 977FRD 100 |
| 商品名 | ロロック | 粒度 | #100 |
| 砥粒 | セラミック砥粒 | カラー | 青 |
| 直径 | 50mm | 最大回転数 | 25,000rpm |

ステンレス鋼・チタン等の難削材の研磨に適しています。

ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能

※ディスクパッドは別売りです。

代替品

| | |
|--|---------------------------------|
| | 品番 EA819MJ-34 コメント 50mm/#100 |
|--|---------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.