



品番：EA819MJ-45

品名：50mm/#120 研磨ディスク

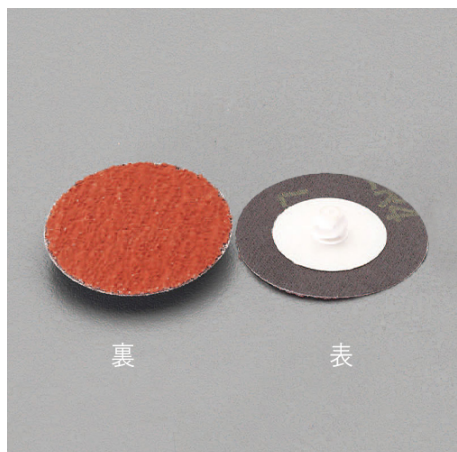

販売価格	160円(税抜) / 176円(税込)		
カタログ価格	160円(税抜) / 176円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 14:34現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0966ページ		

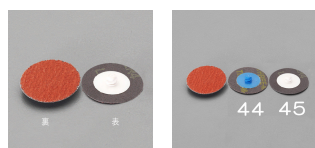

#### 仕様


メーカー	3M	型番	977FRD 120
商品名	ロロック	粒度	#120
砥粒	セラミック砥粒	カラー	白
直径	50mm	最大回転数	25,000rpm

ステンレス鋼・チタン等の難削材の研磨に適しています。

ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能

※ディスクパッドは別売りです。

#### 代替品

	<p>品番 EA819MJ-35</p> <p>コメント 50mm/#120</p>
--	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.