



品番：EA819MJ-51

品名：50mm/# 80 研磨ディスク

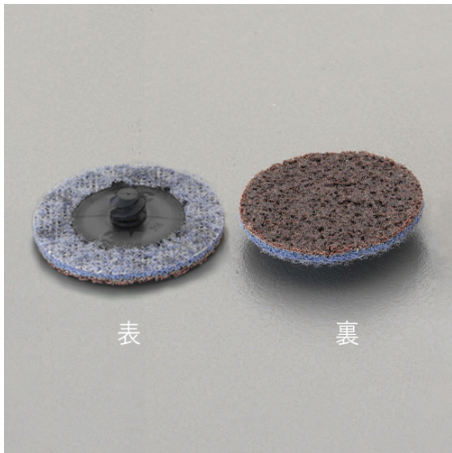

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 420円(税抜) / 462円(税込) | | |
| カタログ価格 | 420円(税抜) / 462円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 75 (2026/06/23 14:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0966ページ | | |

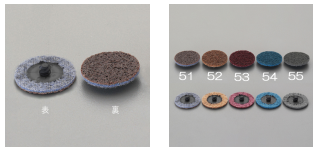

仕様

| | | | |
|-------|---|-------|------------------|
| メーカー | 3M | 型番 | ROLOC MC XCS 2IN |
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 商品名 | ロロック |
| 用途 | ・塗膜、酸化被膜剥離 ・目消し、バリ取り、ヘアライン仕上げ、サビの除去に | 粒度 | #80 |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム | カラー | こげ茶 |
| 直径 | 50mm | 最大回転数 | 25,000rpm |
| 適応ツール | アングル6mmコレットチャックグラインダー | | |

下地を彫り込むことなく、表面を効率的に研磨できます。

不織布タイプのため研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。

被研磨物の形状によくなじみ、なめらかな仕上がりが得られます。

ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能

※ディスクパッドは別売りです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

